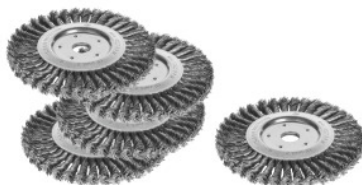


HOLEX**Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1 / schroefdraad M: 178X22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 571203.

Toepassing:

Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Bezetting breedte L ₁	14 mm
Borstel-Ø D ₁	178 mm
Lengte borsteldeel H ₁	38 mm
Aantal gedraaide draaddelen	38
Maximaal toerental	12500 min ⁻¹
Boring-Ø d ₁	22 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Ronde borstelStaaldraad 0,50 mm Borstel-Ø D1xboring-Ø d1 / schroefdraad M 178X22 mm	571203 178X22
---	---------------