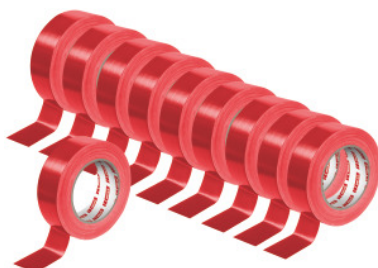


HOLEX**Weefselversterkt plakband, rood, Breedte x lengte (mm x m): 38X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Artikelklasse	00N

Omschrijving**Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Universeel toepasbaar voor reparatiewerkzaamheden.

UV-bestendig, zeer goede scheurvastheid en slijtvast.

Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	20 °C
Toepassing	Verpakken

Toepassing	Bundelen
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Afplakken
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Afdichten
Weefselfijnheid	59 mesh
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Kleur	rood
Lijm	Natuurrubber
Liner aanwezig	nee
Minimale houdbaarheid	12 maand
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Kleefkracht op staal	0,33 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Trekvastheid	5,8 N/mm
Dragermateriaal	Weefsel
Dikte	0,3 mm
Rekbaarheid	12,5 %
temperatuurbestendig tot	40 °C
Breedte	38 mm
Lengte	25 m
Productnaamattribuut	rood
Producttype	Plakband

Accessoires

Weefselversterkt plakband Breedte x lengte (mm x m)
38X25

083767 38X25