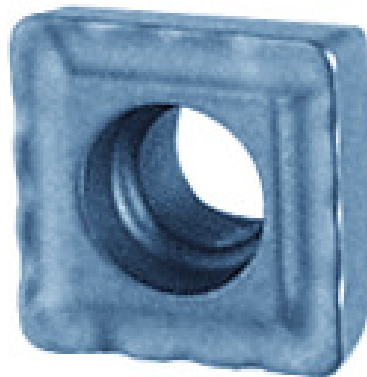



KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W83: 18-130

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236576 18-130 |
| GTIN | 4047109229549 |
| Artikelklasse | 24Q |

Omschrijving
Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------|
| Omschrijving | 18-130 |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,16 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Soort | BK7935 |
| Type | RVS |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 300 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | S |
| nat maximaal | geschikt | | |