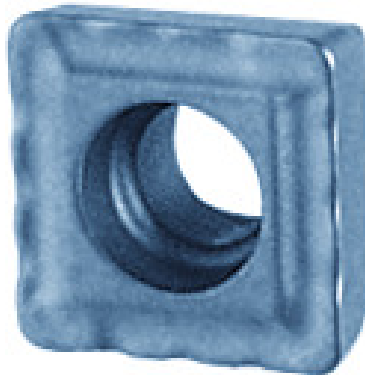


**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W83: 32-130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236576 32-130
GTIN	4047109229600
Artikelklasse	24Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	32-130
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK7935
Type	RVS

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		