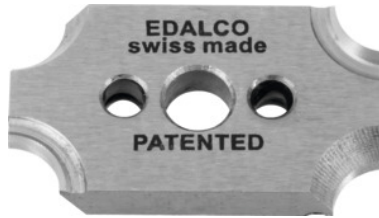


**Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7, Radius: R1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240030 R1,5
GTIN	2050001099389
Artikelklasse	29W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.

De **spaanhoek** van 12° is geschikt voor universele toepassing.

**Toepassing:**

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

**Technische beschrijving**

Radius R <sub>1</sub>	R1,5
Snijmateriaal	HSS Co 5
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien