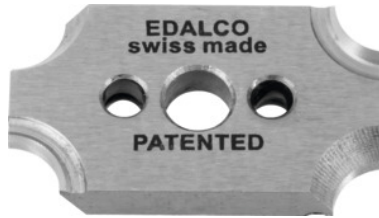


**Radius-wisselplaat 12° HSS-Co5, H7, Radius: R3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 240030 R3     |
| GTIN          | 2050001099419 |
| Artikelklasse | 29W           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan alle kanten geslepen en met elk vier gelijke radiussen. Achtergeslepen snijkanten met spaanbrekers voor optimale snijomstandigheden op de gehele radiussector.

De **spaanhoek** van 12° is geschikt voor universele toepassing.

**Toepassing:**

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

**Technische beschrijving**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Radius R <sub>1</sub> | R3                              |
| Snijmateriaal         | HSS Co 5                        |
| Producttype           | Snij-inzetdeel voor het draaien |