


**CCGT 060200, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260070 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	continu
Spaanbreker	62
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 060200
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

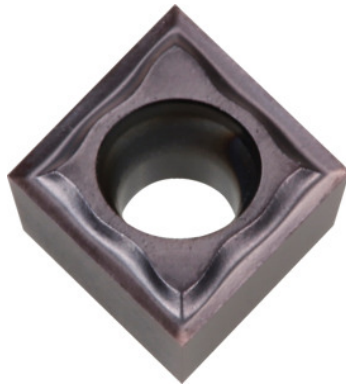