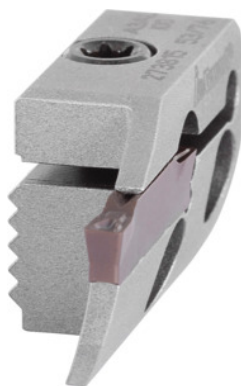


**Garant****Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273817 90/130
GTIN	4045197537881
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

**Toepassing:**

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

**Reservedeel:**

Spanschroef nr. 279815 9.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte  $w$ : 4 mm

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 15 mm

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek- $\varnothing$ $D_1$	90 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	15 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing$ $D_2$	130 mm
Inzetsoort	rechts
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9