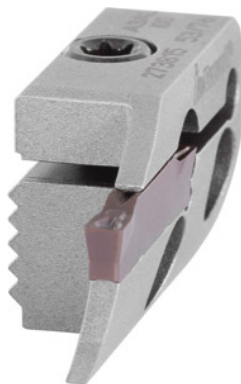


**Garant****Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2:  
65/85mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273812 65/85
GTIN	4045197576873
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

**Toepassing:**

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

**Reservedeel:**

Spanschroef nr. 279815 9.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte  $w$ : 2 mm

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 13 mm

## Technische beschrijving

minimale 1e insteek- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	65 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing$ D <sub>2</sub>	85 mm
maximale snijdiepte t <sub>max</sub>	13 mm
Inzetsoort	rechts
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910