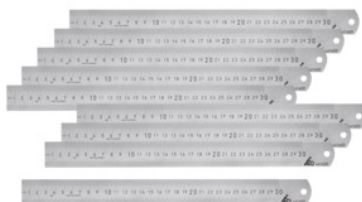


**Voordeelverpakking stalen precisieliniaal, roestvast, gematteerd, 10 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4601 500
GTIN	4069515044776
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëetst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Levering:

10x stalen precisieliniaal nr. 461600 nr. 500.

Technische beschrijving

Lengte	500 mm
Maximale afwijking	0,4 mm
Doorsnede dikte	1 mm
Kalibratie	F10
Doorsnede breedte	30 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal
USP1	Stalen precisieliniaal

USP2

roestvast, gematteerd, 10 stuks

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4601 500
