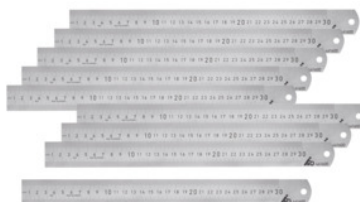


**Voordeelverpakking stalen precisieliniaal, roestvast, gematteerd, 10 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG4601 300
GTIN	4069515044769
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.

Verdeling elektrolytisch geëetst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.

Levering:

10x stalen precisieliniaal nr. 461600 nr. 300.

Technische beschrijving

Doorsnede dikte	1 mm
Lengte	300 mm
Kalibratie	F10
Maximale afwijking	0,4 mm
Doorsnede breedte	30 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal
USP1	Stalen precisieliniaal

USP2

roestvast, gematteerd, 10 stuks

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4601 300
