


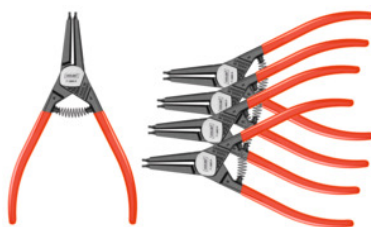

Voordeelverpakking 5× borgveertang



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6012 A0
GTIN	4069515045155
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed. **Vorm A – rechte bekken.**

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B – voor buitenborgveren.

Levering:

5× buiten-borgveertang, recht nr. 719905 gr. A0.

Technische beschrijving

Punt-Ø	0,9 mm
Bekvorm	recht
Voor buitenborgveer-Ø	3 - 10 mm
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Vorm	A
Norm	DIN 5254 A
totale lengte	135 mm
Greep	bekleed met kunststof

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang
USP1	5× borgveertang

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6012 A0