


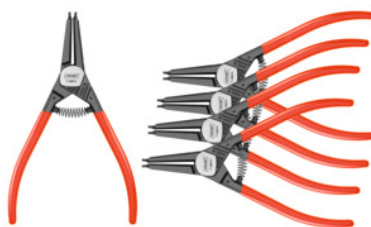

Voordeelverpakking 5× borgveertang



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6012 A1
GTIN	4069515045162
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed. **Vorm A – rechte bekken.**

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B – voor buitenborgveren.

Levering:

5× buiten-borgveertang, recht nr. 719905 gr. A1.

Technische beschrijving

totale lengte	135 mm
Punt-Ø	1,3 mm
Norm	DIN 5254 A
Bekvorm	recht
Vorm	A
Voor buitenborgveer-Ø	10 - 25 mm
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Greep	bekleed met kunststof

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gezwart
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang
USP1	5× borgveertang

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6012 A1