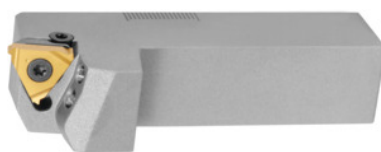


**Garant**
**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/22 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

**Levering:**

**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte  $L_4$ : 25 mm

Koplengte  $L_1$ : 36 mm

Totale lengte L: 107,5 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 279810 3

Onderlegplaat 1,5°: 272616 1,5

Klemschroef voor onderlegplaat: 279824 2

**Technische beschrijving**

geschikt voor plaatafmeting	22 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 2
Schachtgrootte	25 mm

Koplengte L <sub>1</sub>	36 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 3
Onderlegplaat 1,5°	272616 1,5
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Totale lengte L	107,5 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Schroef voor onderlegplaat	272550
Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
Spanschroef Type 3	279810 3
Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 Graden	272616 1,5
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	272510