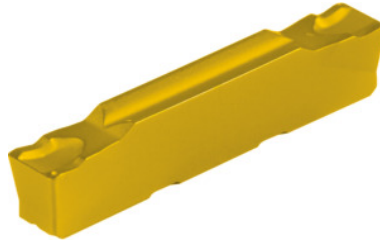


Garant**Af- / insteekplaat, HB7215, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273706 3
GTIN	4045197502766
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	3 mm
Voeding f	0,07 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Neventoepassing	P
Snedeccondities	continu
Soort	HB7215
Hoekradius R	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
GG(G)	geschikt	280 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		