




Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 150mm

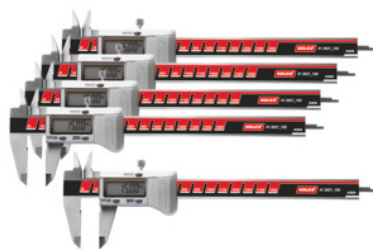

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4107 150
GTIN	4069515051361
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelep. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

5× digitale schuifmaat nr. 412821 150.

Inclusief telkens 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Opmerking:

De versie voor linkshandigen vindt u onder nr. 412812 gr. 150.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Automatische uitschakeling	ja

Meetafwijking E MPE	± 0,03 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Beklengte	40 mm
Aflezing	5 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	A1
Aflezing	1 mm
Materiaal behuizing	metaal
Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meetbereik	0 - 150 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat
USP1	5 stuks schuifmaat, digitaal, ABS

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4107 150