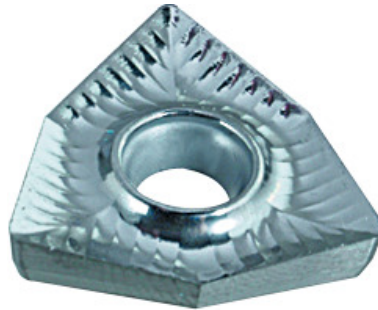


**Garant****WCHX 090308, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Artikelklasse	21K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 18.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 18 mm

Soort: HU70AL

Snijsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/minSnijsnelheid v<sub>c</sub> Neventoepassing: 180 m/min

## Technische beschrijving

Type	ALU
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Neventoepassing	K
Snijsnelheid v <sub>c</sub> Neventoepassing	180 m/min
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 090308
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien