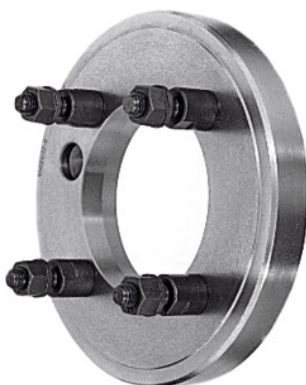


**Klawwplaatflens met korte conus DIN 55027, Ø d1 / conus: 400/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

Toepassing:

Voor het achteraf monteren op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. **Klawwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.**

Voor spindelkoppen **DIN 55027** of ISO 702/III (gelijk aan oude norm **DIN 55022**) met tapeinden en borgmoeren.

Materiaal:

C45-staal

Technische beschrijving

Conusgrootte	11
Buiten-Ø d ₁	400 mm
Conus-Ø d ₂	196,885 mm
Dikte B	31 mm

Aantal tapeinden	6
Producttype	Toebehoren voor klauwplaat