


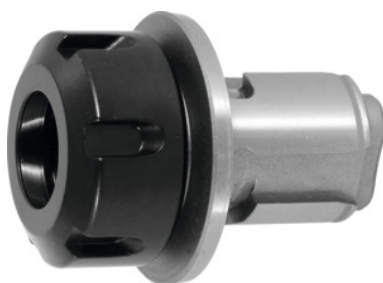

## Varia spantanghouder VARIA VX4, VX4, voor ER-spantang-maat: 20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	319804 20
GTIN	2050001743473
Artikelklasse	33E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**VX** – Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. **Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.**

#### Voordeel:

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijke letsels.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

#### Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

#### Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	25 mm
Voor ER-spantangen	20

Buiten-Ø D	34 mm
Opname	VX4
Producttype	Spantanghouder