


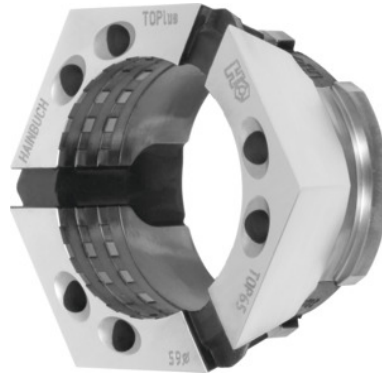

## Spankop met dwars- en langsgroeven, Top 65, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 14,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329974 14,5
GTIN	2050001927385
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

#### Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Advies:

**Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

#### Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Span-Ø	14,5 mm
Profiel	rond
Hardheid	60 HR
Spanvlak	Dwars- en langsgroeven
Lengte L	49 mm
Opname	Top 65
Producttype	Spankop