


Garant

**eco Basisopname axiaal, voorwaarts, Schacht-Ød1/gereedschapschacht:
40/20 mm**

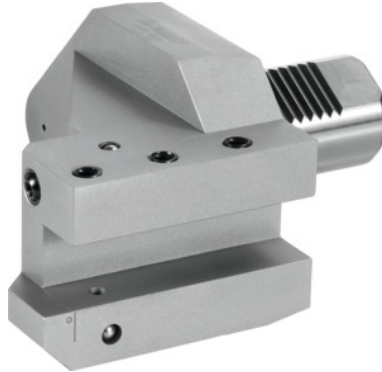

Bestelgegevens

Bestelnummer	319195 40/20
GTIN	4045197639851
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard 58 HRC ± 2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

T.b.v. :

voor MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY.

voor MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (16-voudig).

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	40 mm
Schacht-vierkant	20 mm
Producttype	VDI-gereedschapsopname

