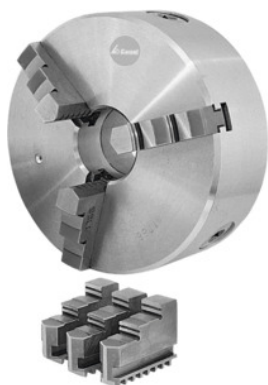


Garant**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 160/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Artikelklasse	31R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massastraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 set omkeerbekken **met vertanding**.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 66 mm

Hoogte met bekken H₂: 92 mm

Aantal tapeinden: 3

Grootte van de tapeinden: PG11

Sleutelvierkant K: 10 mm

Technische beschrijving

Doorlaat E	42 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Hoogte met bekken H ₂	92 mm
Aantal tapeinden	3
Conusgrootte	4
Buiten-Ø A	160 mm
Sleutelvierkant K	10 mm
Gewicht	9,5 kg
Grootte van de tapeinden	PG11
Hoogte zonder bekken H ₁	66 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314600 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314020 160
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315000 160
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314620 160
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315200 160
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314000 160