


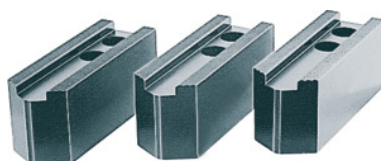

Opzetbekkensenet 3-delig, Voor klauwplaatype: 254



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 313760 254 |
| GTIN | 4019208193816 |
| Artikelklasse | 32R |

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v. :

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 125 mm

Breedte B: 40 mm

Hoogte H: 40 mm

Boringafstand a: 30 mm

Boringafstand b: 30 mm

Groefbreedte D: 16 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------|-------|
| Hoogte H | 40 mm |
|----------|-------|

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Breedte B | 40 mm |
| Lengte L | 125 mm |
| Boringafstand a | 30 mm |
| voor schroefdraad DIN 912 | M12 |
| Boringafstand b | 30 mm |
| Voor klauwplaattype | 254 mm |
| Groefbreedte D | 16 mm |
| Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken |
| Producttype | Krachtspanhouderbekken |