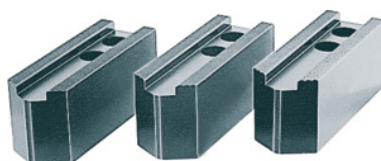


**Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 170****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313760 170
GTIN	4045197152312
Artikelklasse	32R

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige groef en vertanding.

Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v. :

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhms en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk krachtspanklemmen en bekken

Lengte L: 82 mm

Breedte B: 31 mm

Hoogte H: 32 mm

Boringafstand a: 15 mm

Boringafstand b: 20 mm

Groefbreedte D: 12 mm

Technische beschrijving

Lengte L	82 mm
----------	-------

voor schroefdraad DIN 912	M10
Boringafstand b	20 mm
Groefbreedte D	12 mm
Voor klauwplaatype	170 mm
Hoogte H	32 mm
Boringafstand a	15 mm
Breedte B	31 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken