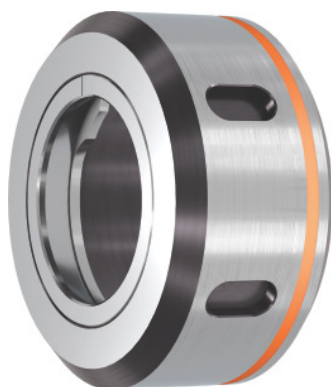


Garant**ER-glijlagerspanmoer, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309612 25
GTIN	4045197645685
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met glijlager, hierdoor een geringere wrijvingscoëfficiënt en hogere spankracht. **Met groeven.**

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	20,5 mm
Schroefdraad	M32×1,5
Voor ER	25 mm
Maximaal aanhaalmoment	140 Nm

Buiten-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer