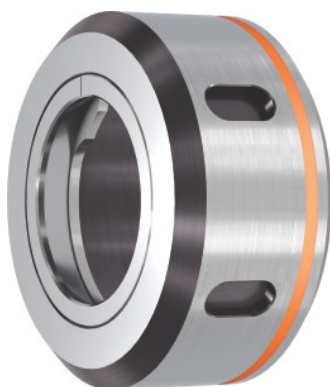


Garant**ER-glijlagerspanmoer, Voor ER: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309612 32
GTIN	4045197645692
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met glijlager, hierdoor een geringere wrijvingscoëfficiënt en hogere spankracht. **Met groeven.**

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Schroefdraad	M40×1,5
Voor ER	32 mm
Totale lengte L	23 mm
Maximaal aanhaalmoment	180 Nm

Buiten-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer