


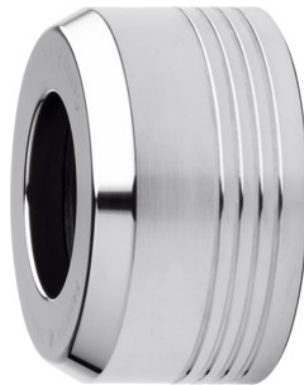

Er-spanmoer CENTRO P Standaard, Type CP voor ER: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	309655 32
GTIN	2050001704870
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

Met trapezijschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. ER-spanmoeren met coating voor vermindering van de **wrijving**.

Mini = alle maten met 'M', buitengewoon slanke constructie.

MiniSlank = maat met 'MS', buitengewoon superslanke constructie.

Conisch = alle maten met 'C'.

Standaard = alle andere maten.

ER-spanmoer CP, **niet geschikt voor afdichtringen HP.**

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Afdichtringen nr. 309666 – 309668, precisie-ER-spantangen nr. 308878 - 308992, spansleutels nr. 309754 – 309756, HP-spantangen nr. 309365 - 309379.

Opmerking:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!

FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Spanbereik: 2 - 20 mm
Totale lengte L: 26,9 mm
Buiten-Ø D: 50 mm
Maximaal aanhaalmoment: 140 Nm
Schroefdraad: Tr40×1,5

Technische beschrijving

Totale lengte L	26,9 mm
Spanbereik	2 - 20 mm
Maximaal aanhaalmoment	140 Nm
Buiten-Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Schroefdraad	Tr40×1,5
Producttype	Spanmoer

Accessoires

CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 32	309756 32
CP-rolsleutel Type 32	309754 32