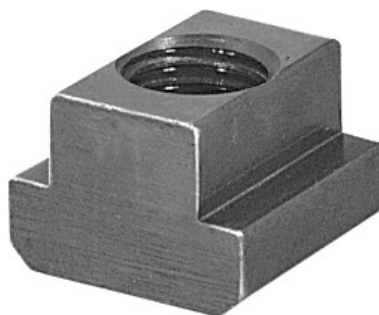


**T-groefstuk, M12, Voor nominale T-groefmaat: 14mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 370540 14     |
| GTIN          | 4020772080044 |
| Artikelklasse | 35A           |

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

**Technische beschrijving**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nominale T-groefmaat | 14 mm   |
| Lengte               | 22 mm   |
| Hoogte k             | 8 mm    |
| Breedte e            | 22 mm   |
| Breedte a            | 13,7 mm |
| Type                 | 508     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Norm             | DIN 508     |
| Draadafmeting    | M12         |
| met schroefdraad | ja          |
| Materiaal        | temperstaal |
| Sterkteklasse    | 10          |
| Producttype      | T-groefstuk |