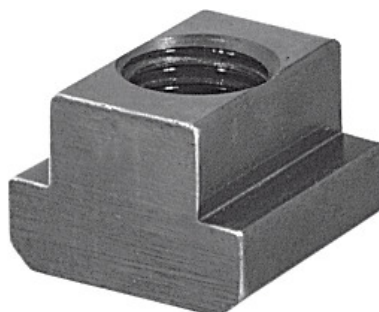


**T-groefstuk, M16, Voor nominale T-groefmaat: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370560 22
GTIN	4020772155636
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Lengte	35 mm
Hoogte k	14 mm
Nominale T-groefmaat	22 mm
Stukhoogte	28 mm
Breedte e	35 mm
Breedte a	21,7 mm

Type	508
Norm	DIN 508
Draadafmeting	M16
met schroefdraad	ja
Materiaal	temperstaal
Sterkteklasse	10
Producttype	T-groefstuk