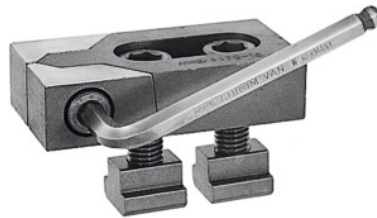


**Diepspanbekken, paar, Bulle met accessoires, Groefbreedte a: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375110 20
GTIN	4020772073008
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, geen uitstekende spanschroeven. Spant onder elke willekeurige hoek ten opzichte van de tafelgroef. Door het vastdraaien van de schroef aan de zijkant wordt het werkstuk door wigwerking krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van lage platen direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief 2 bevestigingsbouten, DIN 912, 10.9, T-groefstukken en sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Opmerking:

Alleen per paar leverbaar!

Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
Voor spanschroeven	M16
Lengte	100 mm
Breedte	50 mm
Groefbreedte a	20 mm

Type	6490
Producttype	Neertrekspanner