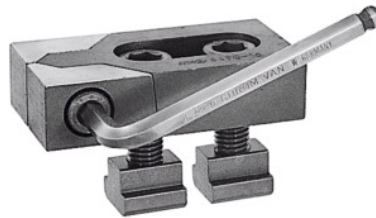


**Diepspanbekken, paar, Bulle met accessoires, Groefbreedte a: 28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375110 28
GTIN	4020772073039
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, geen uitstekende spanschroeven. Spant onder elke willekeurige hoek ten opzichte van de tafelgroef. Door het vastdraaien van de schroef aan de zijkant wordt het werkstuk door wigwerking krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van lage platen direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief 2 bevestigingsbouten, DIN 912, 10.9, T-groefstukken en sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Opmerking:

Alleen per paar leverbaar!

Technische beschrijving

Voor spanschroeven	M24
Hoogte	30 mm
Breedte	78 mm
Lengte	140 mm
Groefbreedte a	28 mm

Type	6490
Producttype	Neertrekspanner