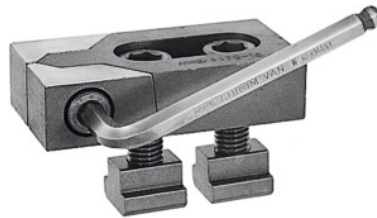


**Diepspanbekken, paar, Bulle met accessoires, Groefbreedte a: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375110 16
GTIN	4020772072988
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lage constructie, geen uitstekende spanschroeven. Spant onder elke willekeurige hoek ten opzichte van de tafelgroef. Door het vastdraaien van de schroef aan de zijkant wordt het werkstuk door wigwerking krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen.

**Toepassing:**

**Voor het zijdelings spannen van lage platen** direct op de machinetafel.

**Materiaal:**

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

**Levering:**

Inclusief 2 bevestigingsbouten, DIN 912, 10.9, T-groefstukken en sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

**Opmerking:**

Alleen per paar leverbaar!

**Technische beschrijving**

Voor spanschroeven	M14
Groefbreedte a	16 mm
Lengte	100 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	25 mm

Type	6490
Producttype	Neertrekspanner