


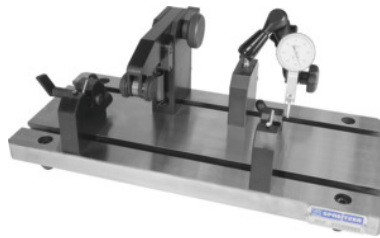

## Rondlooptestbank RGP, Voor werkstuk-Ø: 1-25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Artikelklasse	46L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Geharde en geslepen grondplaat met 2 spangroeven. Traploos verschuiven van de prismabokken (met hardmetalen contactvlakken), van de afrolvoorziening en van de zwenkarm. Universele aanslag, die uiterst vlak en haaks op de prisma's kan worden gemonteerd. Dankzij de **prismahoek van 108°** kunnen ook delen met veelhoekige vorm worden gecontroleerd. Zwenkarm voor opname van meetklok of zwenktaster.

#### Toepassing:

Controleren van vlak- en rondloopnauwkeurigheid van draaiende delen.

#### Levering:

Grondplaat met 2 prismabokken en een aanslag, afrolvoorziening en zwenkarm (zonder meetklok)

#### Accessoires:

Zwenkarm met groefstuk nr. 443295. Afrol- en prismabokken nr.443050 – 443160 met breedte van het groefstuk 10h6. Hoogteverstelbare prismabok op aanvraag.

### Technische beschrijving

Grondplaat lengte	350 mm
Voor werkstuk-Ø	1 - 25 mm
Gewicht	12 kg
Grondplaat breedte	160 mm

T-groefbreedte H7	10 mm
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

## Accessoires

Afrolbokken, paar Voor punthoogte 50/75 mm	443160 50/75
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 130 mm	443295 130
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 200 mm	443295 200
Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar Voor maximale werkstuk-Ø 32 mm	443050 32