


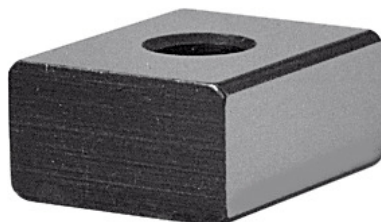

Vlak T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine en het apparaat: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375370 18
GTIN	4020772071738
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Het gebruik van vlakke T-groefstukken is alleen zinvol, **als een apparaat altijd op \acute{e} en machine met dezelfde groefbreedte wordt gebruikt.**

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Technische beschrijving

Voor schroeven DIN 84, DIN 912	M6x16
Lengte	22 mm
Groefmaat b ₁ van de machine en het apparaat	18 mm
Hoogte H	10 mm
Type	6322B

Producttype

T-groefstuk