


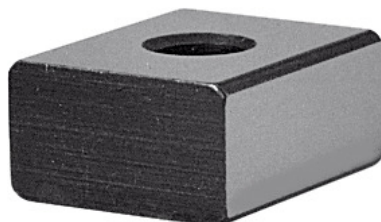

## Vlak T-groefstuk geslepen, Groefmaat b<sub>1</sub> van de machine en het apparaat: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375370 10
GTIN	4020772071691
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

#### Toepassing:

Het gebruik van vlakke T-groefstukken is alleen zinvol, **als een apparaat altijd op  $\varnothing$  machine met dezelfde groefbreedte wordt gebruikt.**

#### Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

#### Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

### Technische beschrijving

Voor schroeven DIN 84, DIN 912	M4×10
Groefmaat b <sub>1</sub> van de machine en het apparaat	10 mm
Lengte	20 mm
Hoogte H	8 mm
Type	6322B

Producttype

T-groefstuk