




## Parallelaanslagen, paar, Nominale T-groefmaat: 8mm

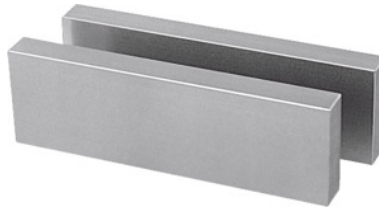

### Bestelgegevens

Bestelnummer	375500 8
GTIN	4020772074265
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

**Toepassing:**

- Als aanslagen in machinegroeven.
- Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 – 366750.

**Materiaal:**

Gehard staal.

### Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
Nominale T-groefmaat	8 mm
Lengte	100 mm
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5	0,009 mm
Breedtetolerantie h7	-0,015 mm
Type	6350
Producttype	Parallele onderlegplaten

