


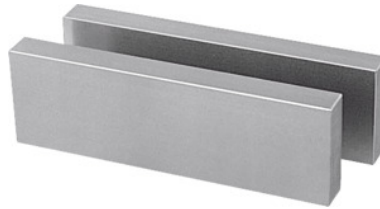

Parallelaanslagen, paar, Nominale T-groefmaat: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375500 14
GTIN	4020772074296
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

Toepassing:

- Als aanslagen in machinegroeven.
- Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 – 366750.

Materiaal:

Gehard staal.

Technische beschrijving

Hoogte	50 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Lengte	100 mm
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5	0,011 mm
Breedtetolerantie h7	-0,018 mm
Type	6350
Producttype	Parallele onderlegplaten

