


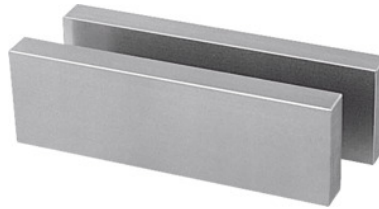

## Parallelaanslagen, paar, Nominale T-groefmaat: 18mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375500 18
GTIN	4020772074319
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

**Toepassing:**

- **Als aanslagen in machinegroeven.**
- **Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 – 366750.**

**Materiaal:**

Gehard staal.

### Technische beschrijving

Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5	0,013 mm
Hoogte	63 mm
Lengte	160 mm
Breedtetolerantie h7	-0,018 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
Type	6350
Producttype	Parallele onderlegplaten

