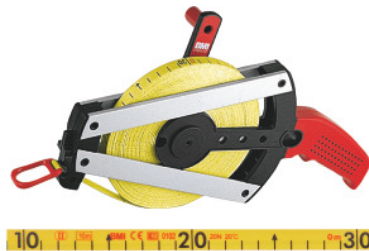


**Glasvezelmeetband in frame, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465500 30
GTIN	4007368020592
Artikelklasse	46M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Behuizing:** Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekkring. Omkeerbaar voor linkshandigen.

**Frame:** Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.

**Glasvezelmeetband. Uiterst knikvast en flexibel,** weerbestendig en ongevoelig voor een groot aantal chemicaliën. **Niet elektrisch geleidend.** Zeer goed afleesbaar. Met cm-verdeling. Gr. 30 in V-frame.

**Opmerking:**

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Bandbreedte	13 mm
Frame breedte	150 mm
totale lengte	310 mm
Type meetbeginpunt	A
Bandlengte	30 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

**Dienstverlening**

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 50 m	026240 50
--	-----------