


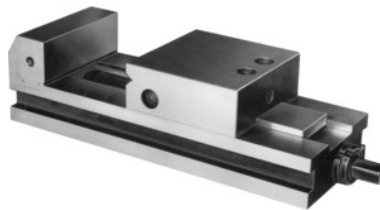

Slijp- en controleklem met spindel, Bekbreedte A: 45mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363550 45
GTIN	4045197313553
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).

Met horizontaal **ingeslepen prisma.**

Functie:

Neertreksysteem – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

Voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,003 mm / 100 mm** (systeemnauwkeurigheid).

Levering:

Inclusief zwenkel.

Technische beschrijving

Maximaal spanbereik b	65 mm
Gewicht	1,3 kg
Totale lengte a	150 mm
Bekbreedte A	45 mm
Bekhoogte C	20 mm

Totale breedte B	45 mm
Producttype	Controlemachineklem