




## Set diamant-naaldvijlen, 11-delig, 140 mm, Korrelgrootte: D181µm

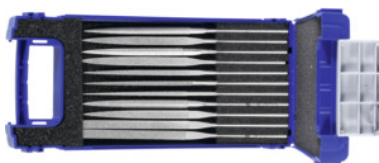

### Bestelgegevens

Bestelnummer	529350 D181
GTIN	4007220017425
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. **Totale vijllengte = 140 mm**; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-Ø = 3 mm.

#### Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van **gehard staal** of **hardmetaal**. Tevens voor het bewerken van **glas, keramiek** etc. Met **geringe druk** vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl. Grove korrel

#### Levering:

In kunststof doos.

**11-Delig**, telkens 1 vijl van de vormen 1–11 (alle vormen), bovendien 1 blokvijl, stomp met ronde randen.

#### Accessoires:

Een **snelspangreep** voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

### Technische beschrijving

Totale lengte	140 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Aantal vijlen	11

Verpakking	Kunststof box
Producttype	Naaldvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		

## Accessoires

Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D181 (grof) Type 4	529230 4
Snelspangreep voor naaldvijlen Type 3	519700 3
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D181 (grof) Type 3	529230 3
Snelspangreep voor naaldvijlen Type 2	519700 2
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D181 (grof) Type 6	529230 6
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D181 (grof) Type 8	529230 8
Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D181 (grof) Type 1	529230 1