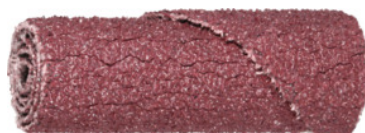


**Schuurrol cilindrisch (A) korrel 150 fijn, Schuurrol-Ø×schuurrollengte:
6X38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel **normaal korund (A)**.
Cilindrische vorm.

T.b.v.:

schuurrolhouder nr. 553835.

T.b.v.:

Houder opname-Ø × totale lengte: 3×63

Technische beschrijving

Maximaal toerental	26000 min ⁻¹
Korrelgrootte	150
Schuurrol-Ø	6 mm
Schuurrollengte	38 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurrolvorm	cilindrisch
Producttype	Slijprol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Schuurrolhouder schacht-Ø 6 mm Opname-Ø×Totale
lengte 3X63 mm

553835 3X63