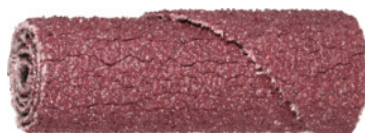


**Schuurrol cilindrisch (A) korrel 80 middel, Schuurrol- $\emptyset$  x schuurrollengte: 6X38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schuurrollen bestaan uit opgerold schuurweefsel **normaal korund (A)**.  
Cilindrische vorm.

**T.b.v.:**

Schuurrolhouder nr. 553835.

**T.b.v.:**

Houder opname- $\emptyset$  x totale lengte: 3x63

**Technische beschrijving**

Schuurrol- $\emptyset$	6 mm
Schuurrollengte	38 mm
Maximaal toerental	26000 min <sup>-1</sup>
Korrelgrootte	80
Fijnheidsgraad	middel
Slijpmiddel	Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurrolvorm	cilindrisch
Producttype	Slijprol

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Schuurrolhouder schacht-Ø 6 mm Opname-Ø×Totale  
lengte 3X63 mm

553835 3X63