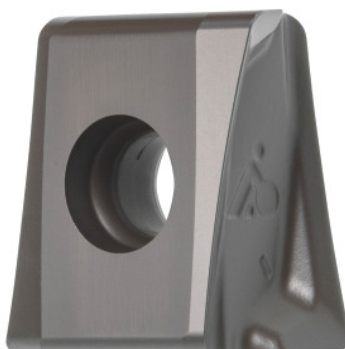


Garant**LOEU 130708 TR-H, HB7515, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215136 ST1400
GTIN	4045197866868
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 8$ mm

ISO-code wisselplaat: LOEU 130708 TR-H

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z : 0,22 mm**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	LOEU 130708 TR-H
Type	ST1400
Voeding f_z	0,22 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	135 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	95 m/min	P
Staal < 50 HRC	beperkt geschikt	45 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	250 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		