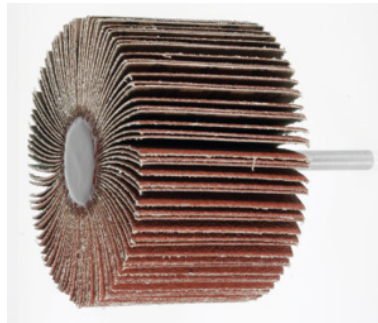


**Lamellenslijpborstel voor RVS, Korrel 60, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554110 50X20
GTIN	4045197235541
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.  
Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**. Met **sterk slijpende binding** voor VA-staalsoorten.

**Toepassing:**

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	20 mm
Korrelgrootte	60
Aanbevolen toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	15300 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	50 mm

Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 60
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		