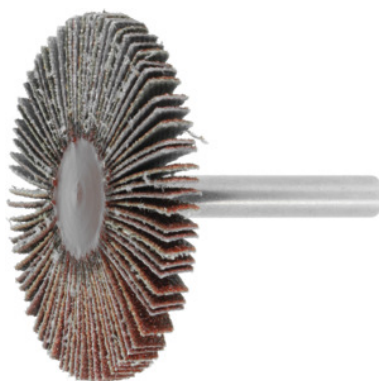


**HOLEX****Lamellenslijpers (A), Korrel 60, Kop-Ø×kopbreedte: 50X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554100 50X15
GTIN	4045197235473
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.

Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

Aanbevolen toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Korrelgrootte	60
Kopbreedte	15 mm
Maximaal toerental	15300 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	50 mm

Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 60
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		