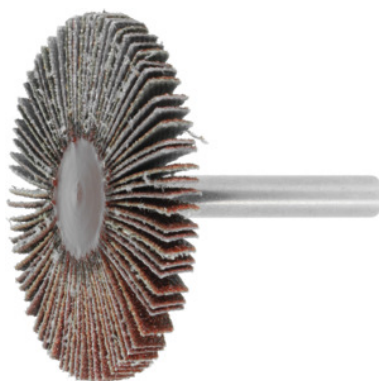


**HOLEX****Lamellenslijpers (A), Korrel 80, Kop-Ø×kopbreedte: 50X15mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 554200 50X15  |
| GTIN          | 4045197240668 |
| Artikelklasse | 52E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.

Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

**Technische beschrijving**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Kopbreedte           | 15 mm                   |
| Korrelgrootte        | 80                      |
| Maximaal toerental   | 15300 min <sup>-1</sup> |
| Aanbevolen toerental | 9000 min <sup>-1</sup>  |
| Schacht-Ø            | 6 mm                    |
| Kop-Ø                | 50 mm                   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Slijpmiddel           | Korund-slijpkorrel (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A                      |
| Productnaamattribuut  | Korrel 80              |
| Producttype           | Lamellenslijpers       |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | beperkt geschikt |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |