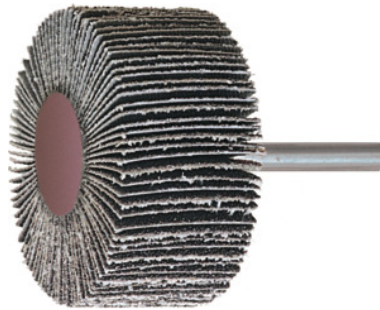


HOLEX**Lamellenslijpers (SiC), Korrel 60, Kop-Ø×kopbreedte: 30X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554650 30X10
GTIN	4045197240965
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met **siliciumcarbide-korrels (SiC)**. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	25400 min ⁻¹
Kopbreedte	10 mm
Aanbevolen toerental	16000 min ⁻¹
Korrelgrootte	60
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	30 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Productnaamattribuut	Korrel 60
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		