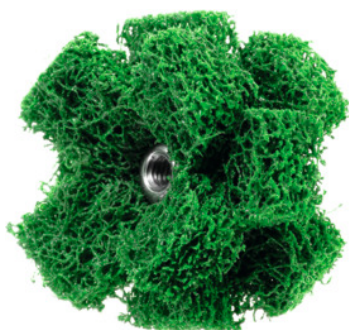


Garant**Vliesschuurster, Ø 38 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	555913 100
GTIN	4045197674098
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

stervormig geplaatst schuurvlies met schroefdraadopname. Scheurvaste en robuuste vliesuitvoering, geen rafelvorming op snijkanten. 2-laags.

Toepassing:

voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen**, **binnendraad**, **buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Maximaal toerental: 13000 min⁻¹

Fijnheidsgraad: grof

Kleur: groen

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Ø	38 mm
Kleur	groen
Korrelvergelijking	100

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 38 mm
Aanbevolen toerental	7500 min ⁻¹
Maximaal toerental	13000 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanstift Totale lengte 75 mm	555920 75
-------------------------------	-----------

Spanstift Totale lengte 120 mm

555920 120