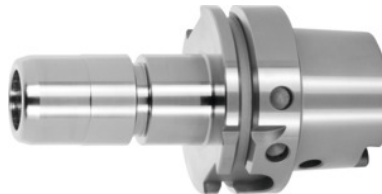


**Krachtspanklem slank, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305539 12
GTIN	4045197871824
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**

Spankracht tot 150 Nm bij Ø 12, 300 Nm bij Ø 16 en 400 Nm bij Ø 20.

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566 – 309570 resp. nr. 309575 – 309576, aantreksleutel nr. 309747 voor nr. 305539.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 90 mm

Spantangbuiten-Ø D: 30 mm

Geschikte aantreksleutel nr. 309747: S10

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	30 mm
--------------------	-------

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Geschikte aantreksleutel nr. 309747	S10
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Aantreksleutel voor krachtspanhouder Type S10	309747 S10
Spantang voor slanke krachtspanhouder Nominale span- Ø d 3 mm	309581 3
Spantang voor slanke krachtspanhouder Nominale span- Ø d 4 mm	309581 4
Spantang voor slanke krachtspanhouder Nominale span- Ø d 6 mm	309581 6
Spantang voor slanke krachtspanhouder Nominale span- Ø d 8 mm	309581 8